

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017837



Grapa dos patas 20mm



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	1017837
Tipo	605 20 ALU
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,228 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,043 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017837



Dimensiones

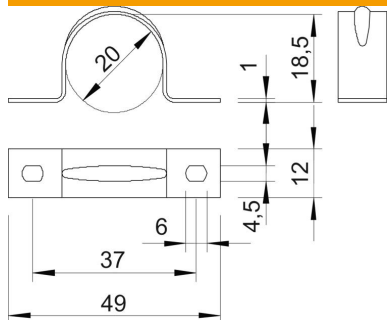

Longitud	49 mm
Ancho	12 mm
Altura	18,5 mm
Medida A	49 mm
Medida B	37 mm
Medida b	12 mm
Medida D	20 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	18,5 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	20 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	20 mm
Rango de sujeción D mín.	20 mm
Resistente a los UV	sí