

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017861



Grapa dos patas 25mm



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	1017861
Tipo	605 25 ALU
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	25mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,33 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,059 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017861



Dimensiones

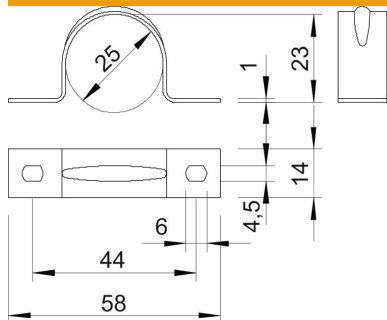

Longitud	58 mm
Ancho	14 mm
Altura	23 mm
Medida A	58 mm
Medida B	44 mm
Medida b	14 mm
Medida D	25 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	23 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 25
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	25 mm
Rango de sujeción D máx.	25 mm
Rango de sujeción D mín.	25 mm
Resistente a los UV	sí