

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017980



Grapa dos patas 50mm



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	1017980
Tipo	605 50 ALU
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	50mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	0,952 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1362 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017980



Dimensiones

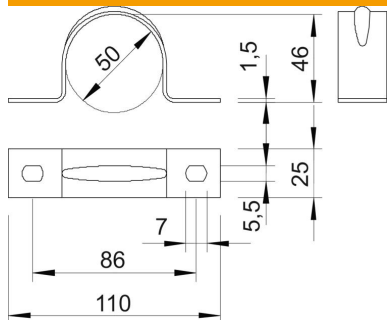

Longitud	110 mm
Ancho	25 mm
Altura	46 mm
Medida A	110 mm
Medida B	86 mm
Medida b	25 mm
Medida D	50 mm
Medida d	5,5 mm
Medida e	7 mm
Medida H	46 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 50
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	5,5 x 7
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	50 mm
Rango de sujeción D máx.	50 mm
Rango de sujeción D mín.	50 mm
Resistente a los UV	sí