

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018094



St	Acero
G	electrozincado

Grapas de dos pies para cables y tubos

* Los tamaños del 7 al 12 no son adecuados para utilizar con pistola de pernos.

Datos maestros

Referencia	1018094
Tipo	605 9 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	9mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,246 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0073 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018094



Dimensiones

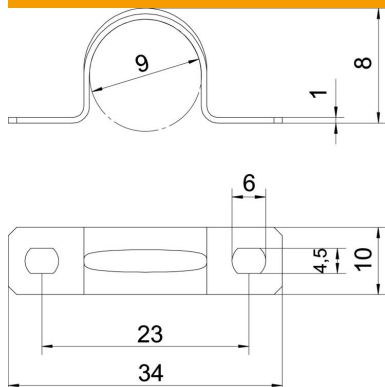

Longitud	34 mm
Ancho	10 mm
Altura	8 mm
Medida A	34 mm
Medida B	23 mm
Medida b	10 mm
Medida D	9 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	8 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	9
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	9 mm
Resistente a los UV	sí