

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018264



|    |                |
|----|----------------|
| St | Acero          |
| G  | electrozincado |

Grapas de dos pies para cables y tubos

\* Los tamaños del 7 al 12 no son adecuados para utilizar con pistola de pernos.

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 1018264                    |
| Tipo                               | 605 26 G                   |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación          |
| Denominación 2                     | 2 pies                     |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 26mm                       |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | electrozincado             |
| Norma superficies                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña              | 100                        |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 0,975 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0204 kg CO2e / 1 Unidad  |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018264



### Dimensiones

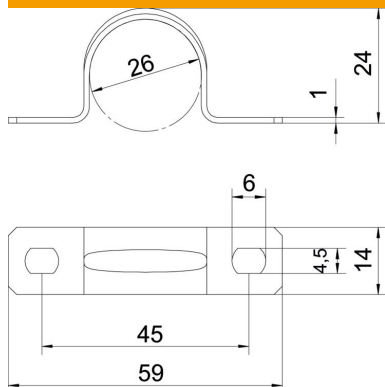

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 59 mm  |
| Ancho    | 14 mm  |
| Altura   | 24 mm  |
| Medida A | 59 mm  |
| Medida B | 45 mm  |
| Medida b | 14 mm  |
| Medida D | 26 mm  |
| Medida d | 4,5 mm |
| Medida e | 6 mm   |
| Medida H | 24 mm  |
| Medida t | 1 mm   |

### Datos técnicos

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no               |
| Número de cables / tubos                           | 1                |
| Versión                                            | De dos tiras     |
| Tipo de fijación                                   | Agujero de rosca |
| para el diámetro                                   | 26               |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no               |
| Libre de halógenos                                 | sí               |
| recubierto de plástico                             | no               |
| Tamaño del orificio                                | 4,5 x 6          |
| Grosor del material                                | 1 mm             |
| Diámetro nominal                                   | 26 mm            |
| Resistente a los UV                                | sí               |