

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018669



Grapas de dos pies para cables y tubos



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1018669
Tipo	605 20 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,664 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0475 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018669



Dimensiones

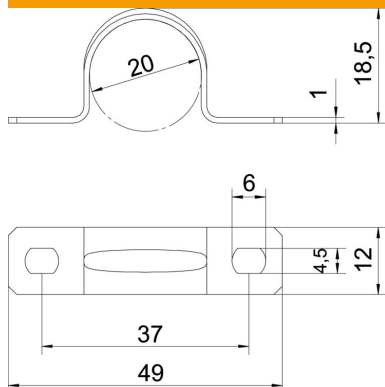

Longitud	49 mm
Ancho	12 mm
Altura	18,5 mm
Medida A	49 mm
Medida B	37 mm
Medida b	12 mm
Medida D	20 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	18,5 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	20 mm
Resistente a los UV	sí