


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044079

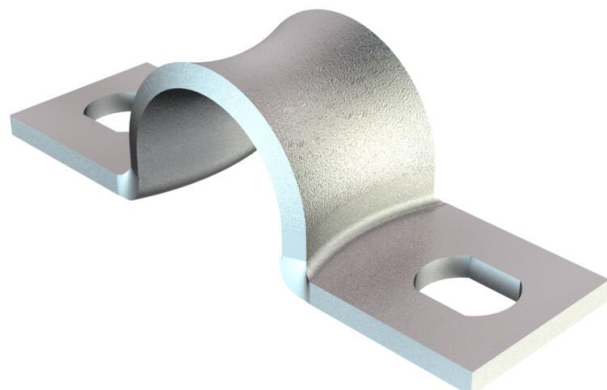

Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma B, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

*Los tamaños 3 a 10 no son adecuados para pistolas clavadoras a gas.



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1044079
Tipo	WN 7855 B 4.5
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	4,5mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,097 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,003 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044079



Dimensiones

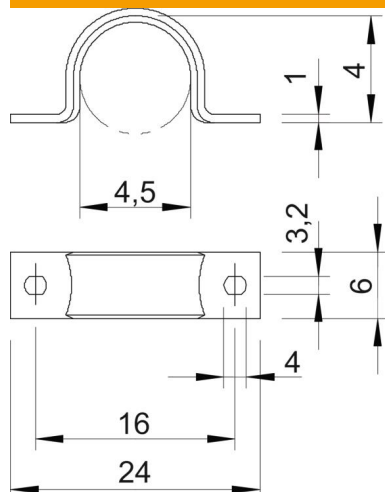

Longitud	24 mm
Ancho	6 mm
Altura	4 mm
Medida A	24 mm
Medida B	16 mm
Medida b	6 mm
Medida D	4,5 mm
Medida d	3,2 mm
Medida e	4 mm
Medida H	4 mm
Medida L	24 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 4,5
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	3,2 x 4
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	4,5 mm
Resistente a los UV	sí