


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044176

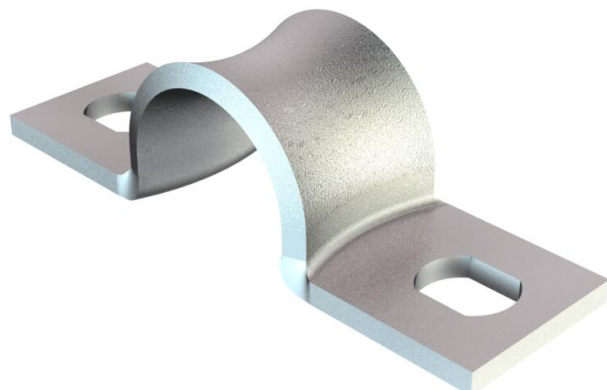

Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma B, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

*Los tamaños 3 a 10 no son adecuados para pistolas clavadoras a gas.



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1044176
Tipo	WN 7855 B 9
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	9mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,222 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0052 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044176



Dimensiones

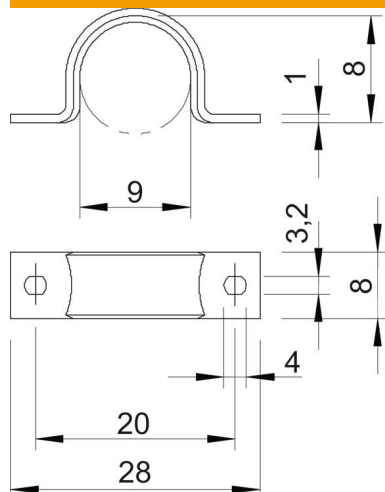

Longitud	28 mm
Ancho	8 mm
Altura	8 mm
Medida A	28 mm
Medida B	20 mm
Medida b	8 mm
Medida D	9 mm
Medida d	3,2 mm
Medida e	4 mm
Medida H	8 mm
Medida L	28 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 9
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	3,2 x 4
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	9 mm
Resistente a los UV	sí