


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044257

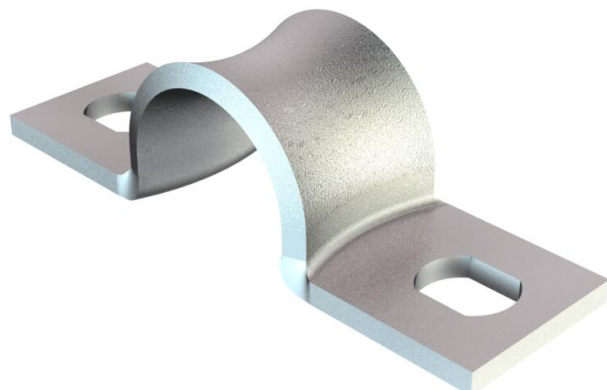

Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma B, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

*Los tamaños 3 a 10 no son adecuados para pistolas clavadoras a gas.



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1044257
Tipo	WN 7855 B 16
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	16mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,742 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0196 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de dos tiras

Referencia: 1044257



Dimensiones

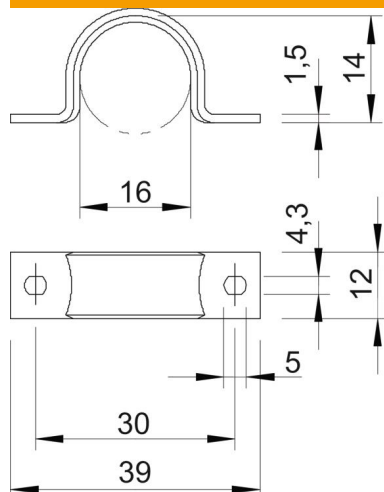

Longitud	39 mm
Ancho	12 mm
Altura	14 mm
Medida A	39 mm
Medida B	30 mm
Medida b	12 mm
Medida D	16 mm
Medida d	4,3 mm
Medida e	5 mm
Medida H	14 mm
Medida L	39 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 16
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,3 x 5
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	16 mm
Resistente a los UV	sí