

Ficha Técnica

Perfil ciego GTP

Referencia: 1115057



Perfil G G32 según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50035).
Ancho del riel portante 32 mm.



St Acero

GTP Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1115057
Tipo	2064 GTP 2M
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x32x15
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	70 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3258 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil ciego GTP

Referencia: 1115057



Dimensiones

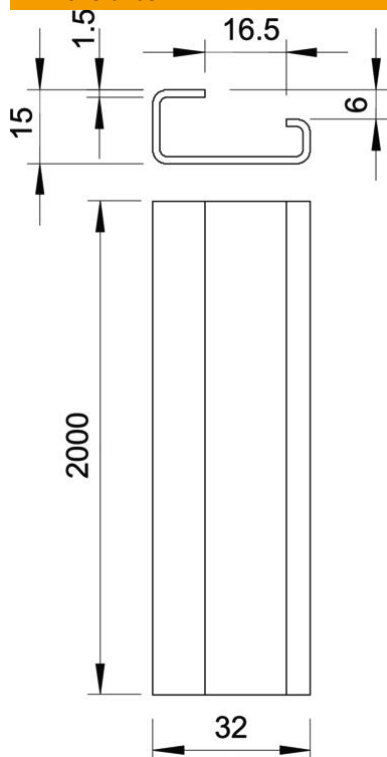

Longitud	2.000 mm
Ancho	32 mm
Altura	15 mm

Datos técnicos

Versión	ciego
Modelo de carriles	Perfil G
Paquete	20 m
Forma del orificio (ETIM)	Sin
Grosor del material	1,5 mm