

# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, sin perforar

Referencia: 1121502



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



**St** Acero  
**BK** pulido

## Datos maestros

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Referencia                         | 1121502                      |
| Tipo                               | MS5030UP6000BK               |
| Denominación 1                     | Perfil                       |
| Denominación 2                     | s/perforar, anch.ranura 22mm |
| Fabricante                         | OBO                          |
| Dimensión                          | 6000x50x30                   |
| Material                           | Acero                        |
| Superficie                         | Pulido                       |
| Norma superficies                  |                              |
| Unidad VK más pequeña              | 6                            |
| Cantidad                           | Metro                        |
| Peso                               | 290 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,4587 kg CO2e / 1 Metro     |


# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, sin perforar

Referencia: 1121502



## Dimensiones

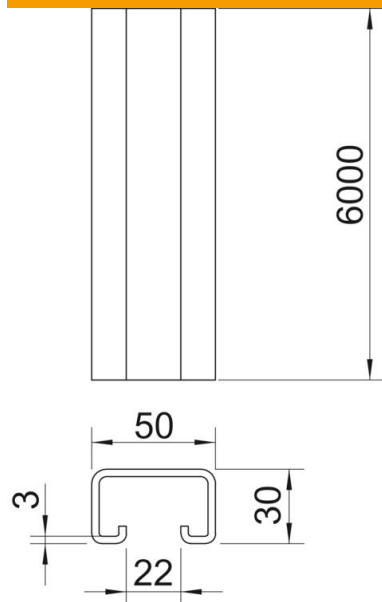

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho    | 50 mm    |
| Altura   | 30 mm    |
| Medida L | 6.000 mm |

## Datos técnicos

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Seccionable              | no                   |
| Tipo de perforación      | Sin                  |
| Versión                  | Perfil simple        |
| Mantenimiento de función | no                   |
| Grosor del material      | 3 mm                 |
| Con perforación          | no                   |
| Con dentado              | no                   |
| Forma de perfil          | C = perfil           |
| Ancho de ranura          | 22 mm                |
| Statischer Wert A        | 1,74 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy       | 1,19 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz       | 4,46 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy       | 1,05 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz       | 2,23 cm <sup>3</sup> |