

# Ficha Técnica

Perfil de montaje, MS4141, ancho de ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1123037



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



**A4** Acero inoxidable

## Datos maestros

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 1123037                       |
| Tipo                               | MS4141P0500A4                 |
| Denominación 1                     | Perfil                        |
| Denominación 2                     | perfor., ancho de ranura 22mm |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | 500x41x41                     |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4571       |
| Unidad VK más pequeña              | 10                            |
| Cantidad                           | Pieza                         |
| Peso                               | 123 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                    |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,8842 kg CO2e / 1 Unidad     |


# Ficha Técnica

Perfil de montaje, MS4141, ancho de ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1123037



## Dimensiones

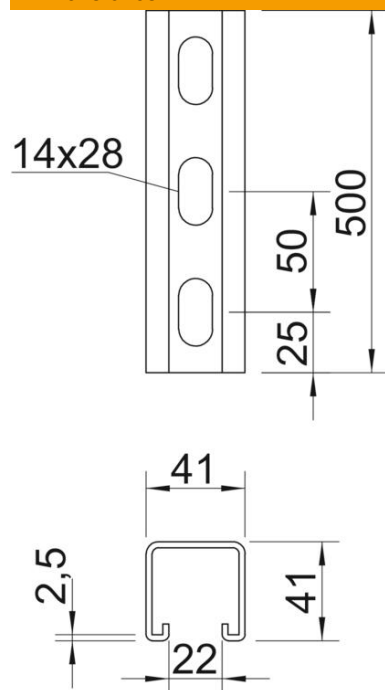

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 500 mm |
| Ancho    | 41 mm  |
| Altura   | 41 mm  |
| Medida L | 500 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | Dorso perforado      |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 50 mm                |
| Mantenimiento de función          | no                   |
| Tamaño del orificio               | 14x28                |
| Grosor del material               | 2,5 mm               |
| Con dentado                       | sí                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Ancho de ranura                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A                 | 2,97 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 6,05 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz                | 9,01 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy                | 2,91 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 4,4 cm <sup>3</sup>  |