

Ficha Técnica

Fijación a viga, con soporte lateral para tubo

Referencia: 1488411



Fijación a viga para montaje de tubos. Alojamiento de tubo abierto en el lateral.
Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo.



St	Acero
ZL	Lámina de cinc

Datos maestros

Referencia	1488411
Tipo	SCHPO 1,5-4 D20
Denominación 1	Fijación a viga
Denominación 2	con grapa para tubos 20 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	1,5-4mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,95 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Fijación a viga, con soporte lateral para tubo


Referencia: 1488411



Dimensiones

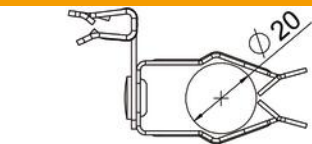

Longitud	53 mm
Ancho	28 mm
Altura	31 mm
Medida L	53 mm
Medida W	28 mm

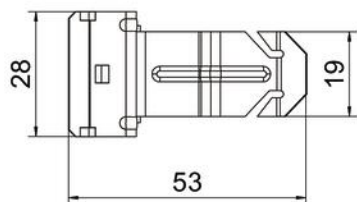

Datos técnicos

Clase/componente de conexión	Cable/tubo
Tipo de fijación	Embornar
Carga de fractura	0,11 kN
Espesor brida F máx.	4 mm
Espesor brida F mín.	1,5 mm
Diámetro del cable/tubo máx.	22 mm
Diámetro del cable/tubo mín.	18 mm
Conforme a ROHS	sí
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no