


# Ficha Técnica

## Disco de protección contra el polvo, PG

Referencia: 2029707

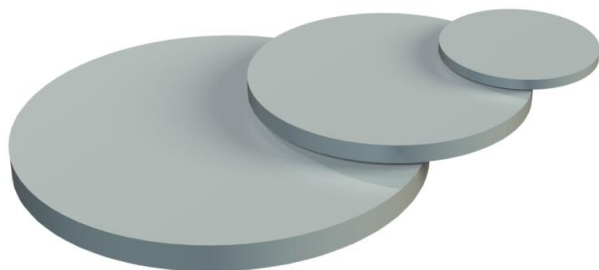

El disco de sellado ofrece tanto una protección mecánica como el mantenimiento del grado de protección de los prensaestopas de plástico y de metal según DIN 46320 antes de que se instale el cable.

Aplicación: Los discos se introducen entre el tornillo de presión y el anillo de presión. Si se requiere mantener un IP65, se recomienda colocar los discos entre el anillo de presión y el anillo de sellado. Para el montaje del cable se retiran los discos pudiéndose estos volver a utilizar.


Pg

PVC Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2029707                   |
| Tipo                               | 107 V PG 7 PVC            |
| Denominación 1                     | Disco de sellado          |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | PG7                       |
| Color                              | Gris claro, RAL 7035      |
| Material                           | Cloruro de polivinilo     |
| Unidad VK más pequeña              | 100                       |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,013 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0006 kg CO2e / 1 Unidad |

### Dimensiones

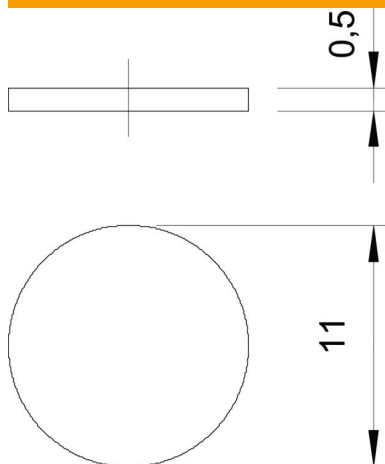

|          |        |
|----------|--------|
| Medida D | 11 mm  |
| Medida t | 0,5 mm |

# Ficha Técnica

Disco de protección contra el polvo, PG

Referencia: 2029707



## Datos técnicos

| Versión                           | Otros |
|-----------------------------------|-------|
| Apropiado para medida de rosca PG | 7     |
| Conforme a ROHS                   | sí    |