

# Ficha Técnica


T de control sin rosca

Referencia: 2047588



Pieza en T de control para derivaciones con tubo.

La tapa superior se puede extraer para facilitar el tendido de los cables y la realización de controles posteriores.

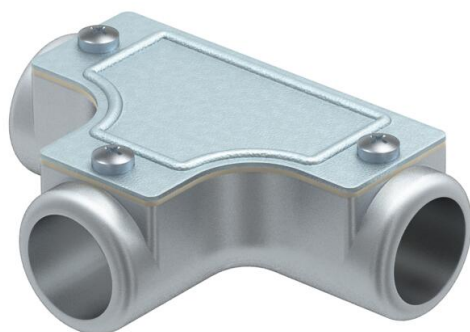

**AIG** Colada de aluminio a presión

## Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2047588                   |
| Tipo                               | SKT16W ALU                |
| Denominación 1                     | T de control              |
| Denominación 2                     | sin rosca                 |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | Ø16mm                     |
| Material                           | Aluminio fundido          |
| Unidad VK más pequeña              | 5                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 6,9 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8802 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

T de control sin rosca

Referencia: 2047588



## Dimensiones

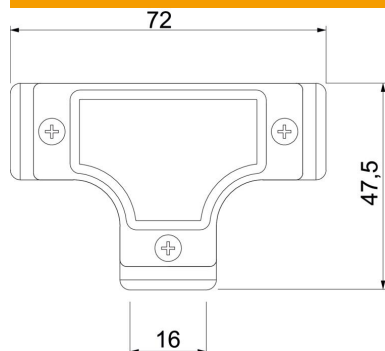

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 72 mm   |
| Medida D | 47,5 mm |
| Medida L | 72 mm   |
| Medida I | 16 mm   |

## Datos técnicos

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Versión            | Clavija de enchufe |
| Tamaño             | 16                 |
| Libre de halógenos | no                 |
| Superficie pulida  | no                 |
| Superficie pulida  | no                 |
| Conforme a ROHS    | sí                 |