

# Ficha Técnica

## Taco de expansión de plástico

Referencia: 2347726



Taco de expansión de nailon para la fijación de componentes en paredes y techos. Apto para materiales de construcción macizos como hormigón, ladrillo silicocalcáreo y mampostería. Con prefijación del tornillo para un montaje sencillo por encima de la cabeza. Los valores de carga indicados se aplican a los tirafondos con el diámetro especificado.



PA Poliamida

### Datos maestros

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Referencia            | 2347726         |
| Tipo                  | SX Plus 8x40    |
| Denominación 1        | Perno expansion |
| Fabricante            | OBO             |
| Dimensión             | 8x40            |
| Color                 | Gris claro      |
| Material              | Poliamida       |
| Unidad VK más pequeña | 100             |
| Cantidad              | Pieza           |
| Peso                  | 0,14 kg         |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.      |


# Ficha Técnica

## Taco de expansión de plástico

Referencia: 2347726



### Dimensiones

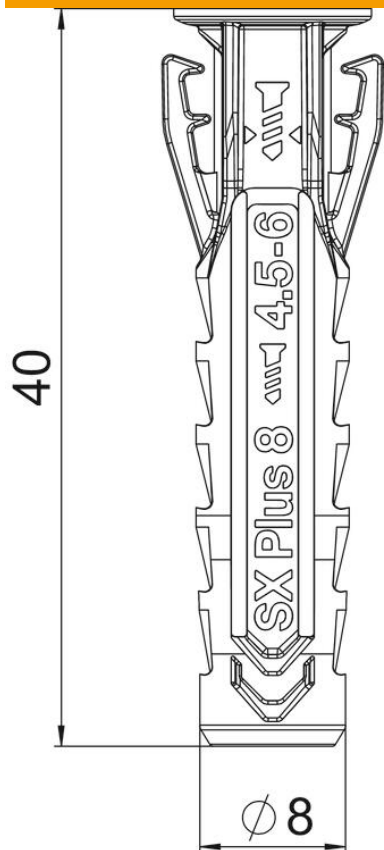

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 40 mm |
| Medida D | 8 mm  |
| Medida L | 40 mm |

# Ficha Técnica

## Taco de expansión de plástico

Referencia: 2347726



### Datos técnicos

| Versión                                          | Tacos de expansión                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormigón Fempf.                                  | 750                                                                                                              |
| Profundidad del agujero                          | 50 mm                                                                                                            |
| Diámetro del orificio máx.                       | 8 mm                                                                                                             |
| Diámetro del orificio mín.                       | 8 mm                                                                                                             |
| Apropiado para la fijación con brida para cables | no                                                                                                               |
| Apropiado para hormigón esponjoso                | sí                                                                                                               |
| Apropiado para diámetro de tornillo máx.         | 6 mm                                                                                                             |
| Apropiado para diámetro de tornillo mín.         | 4,5 mm                                                                                                           |
| Apropiado para tirafondo hexagonal               | sí                                                                                                               |
| Ladrillo hueco Hlz12 Fempf.                      | 250                                                                                                              |
| Ladrillo silico-calcáreo perforado KSL12 Fempf.  | 400                                                                                                              |
| Ladrillo silico-calcáreo macizo KS12 Fempf.      | 750                                                                                                              |
| Con borde                                        | sí                                                                                                               |
| Con tornillos                                    | no                                                                                                               |
| Hormigón poroso P2 Fempf.                        | 100                                                                                                              |
| Hormigón poroso P4 Fempf.                        | 300                                                                                                              |
| Ladrillo macizo Mz12 Fempf.                      | 600                                                                                                              |
| Apropiado para material de construcción          | Ladrillo silicocalcáreo Hormigón poroso Hormigón Hormigón esponjoso Panel de yeso Ladrillo macizo Ladrillo hueco |
| Modo de montaje taco, anclaje                    | Montaje pasante Fijación previa                                                                                  |