

# Ficha Técnica

Taco OBO

Referencia: 3105016



Acero templado, brillante, sin rosca



**St** Acero

## Datos maestros

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Referencia            | 3105016                     |
| Tipo                  | 903 RB 15                   |
| Denominación 1        | Clavo OBO                   |
| Denominación 2        | taco de percusión sin rosca |
| Fabricante            | OBO                         |
| Dimensión             | L15mm                       |
| Material              | Acero                       |
| Unidad VK más pequeña | 200                         |
| Cantidad              | Pieza                       |
| Peso                  | 0,295 kg                    |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.                  |


# Ficha Técnica

Taco OBO

Referencia: 3105016



## Dimensiones

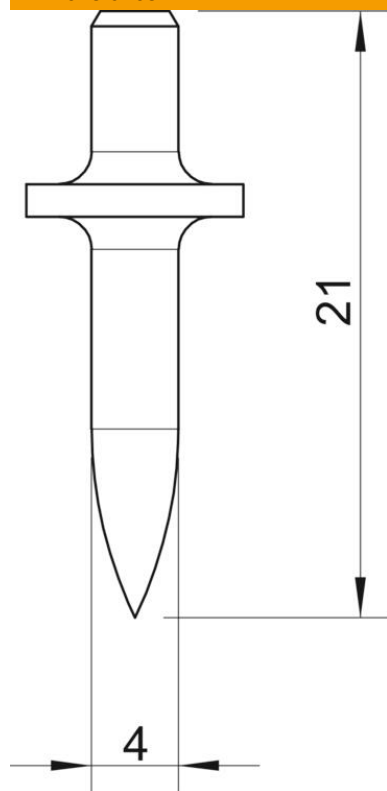

|               |       |
|---------------|-------|
| Longitud      | 21 mm |
| Medida d mín. | 4 mm  |
| Medida L      | 21 mm |

## Datos técnicos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Diámetro de brida endurecido | 10 mm |
| Conforme a ROHS              | sí    |
| Longitud del vástago         | 15    |