

# Ficha Técnica

## Escarpia G

Referencia: 3342042



Alcayata sin templar 3x40mm

|    |                |
|----|----------------|
| St | Acero          |
| G  | electrozincado |

### Datos maestros

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia            | 3342042                    |
| Tipo                  | 1101 Z 40 G                |
| Denominación 1        | Escarpia                   |
| Denominación 2        | sin endurecer              |
| Fabricante            | OBO                        |
| Dimensión             | 3x40mm                     |
| Material              | Acero                      |
| Superficie            | electrozincado             |
| Norma superficies     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 250                        |
| Cantidad              | Pieza                      |
| Peso                  | 0,288 kg                   |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.                 |


# Ficha Técnica

## Escarpia G

Referencia: 3342042



### Dimensiones

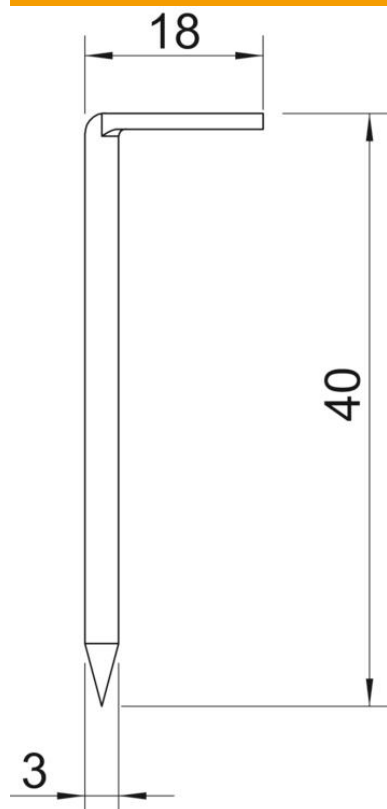

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 40 mm |
| Medida B | 18 mm |
| Medida d | 3 mm  |
| Medida L | 40 mm |

### Datos técnicos

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Longitud/diámetro eje | 40/3,0 mm |
| Conforme a ROHS       | sí        |
| Diámetro del vástago  | 3 mm      |