

Ficha Técnica

Clavo de acero Impu, con arandela

Referencia: 3360121



Acero endurecido, pasivado azul, con disco de fibra vulcanizada.

St	Acero
BK	pulido

Datos maestros

Referencia	3360121
Tipo	500 12
Denominación 1	Clavo de acero
Denominación 2	endurecido
Fabricante	OBO
Dimensión	2x12mm
Material	Acero
Superficie	Pulido
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1000
Cantidad	Pieza
Peso	0,04 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Clavo de acero Impu, con arandela

Referencia: 3360121



Dimensiones

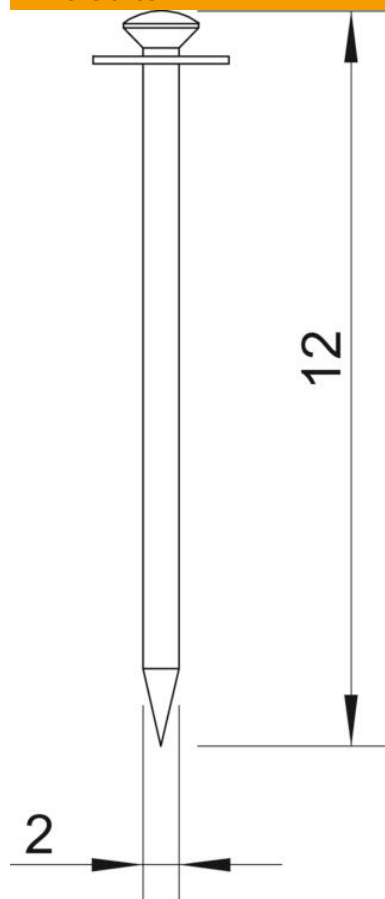

Longitud	12 mm
Medida d	2 mm
Medida L	12 mm

Datos técnicos

Versión	Impu
Tipo clavo roscado	no
endurecido	sí
Forma de la cabeza	Cabeza alomada
Conforme a ROHS	sí
Diámetro del vástago	2 mm
Forma de vástago	Liso
Forma de punta	Punta de cuña