

Ficha Técnica

Cabeza de remache HT 10

Referencia: 3498140



Tirafondo autorroscante para una fijación segura contra incendio de instalaciones de cables para el mantenimiento de función según DIN 4102 parte 12 en componentes de madera portantes. La forma de la cabeza de la placa permite el montaje sin arandela adicional.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498140
Tipo	HT 10x80 TD
Denominación 1	Cabeza de remache
Denominación 2	para madera
Fabricante	OBO
Dimensión	10x80
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Cabeza de remache HT 10

Referencia: 3498140



Dimensiones

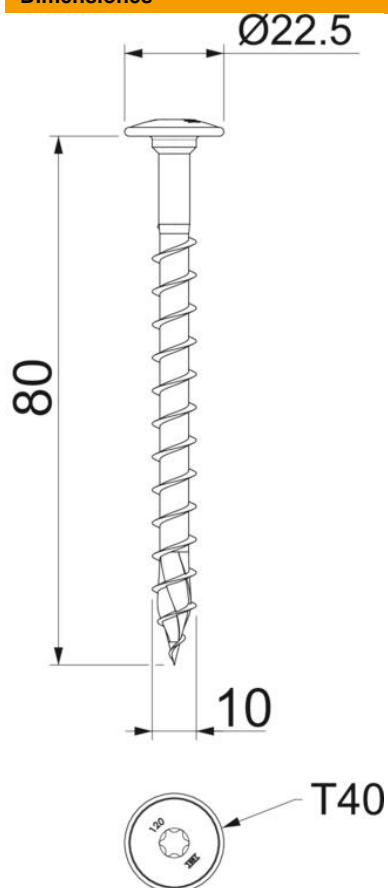

Longitud	80 mm
Medida D	10 mm
Medida L	80 mm

Datos técnicos

endurecido	sí
Diámetro de la cabeza	22,5 mm
Forma de la cabeza	Cabeza de plato
Conforme a ROHS	sí
Diámetro del vástago	7 mm
Sistema roscado	Torx
De doble vía	no