

Ficha Técnica

Anclaje de anillo MMS-plus R 6x40, con herramienta de montaje

Referencia: 3498180



Anclaje para el montaje directo sin tacos de hormigón fisurado y no fisurado, y muros. Con anilla para cierre universal. Herramienta de ajuste incluida en la entrega.



St	Acero
VZ	zincado

Datos maestros

Referencia	3498180
Tipo	MMS+ R 6x40
Denominación 1	Anclaje con armella
Denominación 2	con herramienta
Fabricante	OBO
Dimensión	6x40
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	200
Cantidad	Pieza
Peso	0,79 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Anclaje de anillo MMS-plus R 6x40, con herramienta de montaje

Referencia: 3498180



Dimensiones

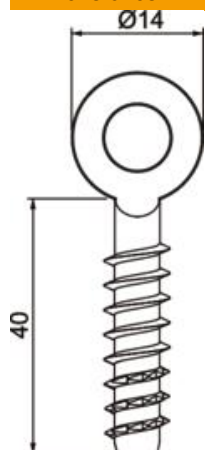

Tamaño	6x40
Longitud	40 mm

Datos técnicos

Modelo de tacos / clavos / tornillos	Taco espiral
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín. endurecido	5 mm
Espesor de apriete	5 mm
Diámetro de la cabeza	14 mm
Forma de la cabeza	con ojal
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Otros
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120