

Ficha Técnica

Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498900



Anclaje con perno FAZ II Plus para anclar cargas de peso medio a elevado en hormigón fisurado o no fisurado. Apto para cargas elevadas con distancias reducidas entre bordes y centros. Para clavar.

Evaluación Técnica Europea ETA-19/0520, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498900
Tipo	FAZIIPlus 8/10
Denominación 1	Anclaje con perno
Denominación 2	con arandela grande
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x75
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,687 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones

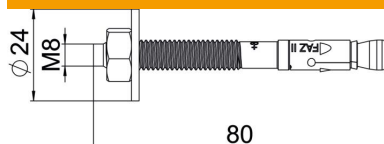

Longitud	75 mm
Medida L	75 mm

Ficha Técnica

Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498900



Datos técnicos

Versión	Para encajar
Modelo de tacos / clavos / tornillos	Tacos de expansión
Profundidad del agujero	57,5 mm
Diámetro del orificio mín.	8 mm
Rosca	M8
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	38 mm
Espesor de apriete	10 mm
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	13
Autorizaciones disponibles	sí
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante Fijación previa Montaje con distanciadores
Sistema roscado anclaje	Hexágono exterior
Zona de sujeción máx.	20 mm
Zona de sujeción mín.	10 mm
ETA Evaluación sísmica	C1