

Ficha Técnica

Soporte para conductor Rd 8-10 mm

Referencia: 5207460



- Con rosca interior M8 u orificio pasante de Ø 7 mm
- Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura entre -35 °C y +90 °C



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	5207460
Tipo	177 30 M8
Denominación 1	Soporte para conductor
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10 mm
Color	Gris
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	0,79 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,038 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductor Rd 8-10 mm

Referencia: 5207460



Dimensiones

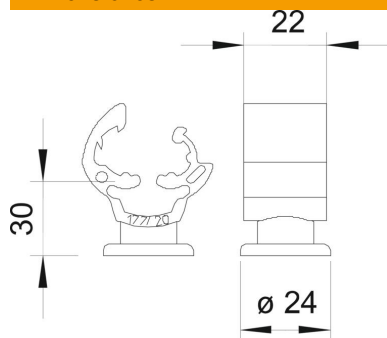

Longitud	22 mm
----------	-------

Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero con rosca M
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Rosca métrica	8
Medidas del conductor	8-10 mm redondo
Altura de montaje	30 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Poliamida
Material de parte inferior	Poliamida
Material del cierre	Poliamida