


Ficha Técnica

Soporte para barras 20 mm

Referencia: 5230527

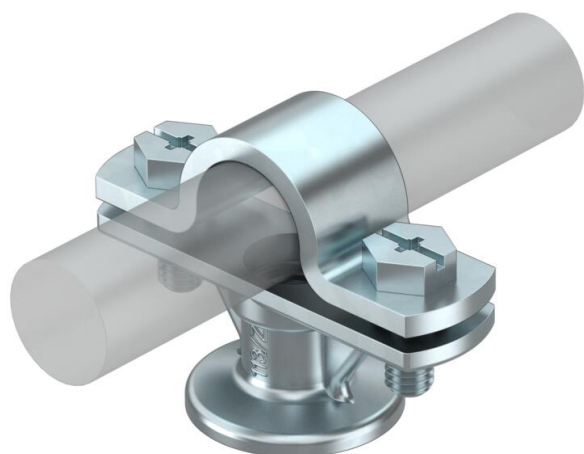

- Montado con cierre y tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16
- Con rosca interior M8 o agujero alargado de Ø 7 mm.

Zn	Fundición a presión con zinc
VZ	zincado

Datos maestros

Referencia	5230527
Tipo	113 Z-20
Denominación 1	Soporte para barra
Denominación 2	de diametro 20 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	Galvanizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	8,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,289 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para barras 20 mm

Referencia: 5230527



Dimensiones

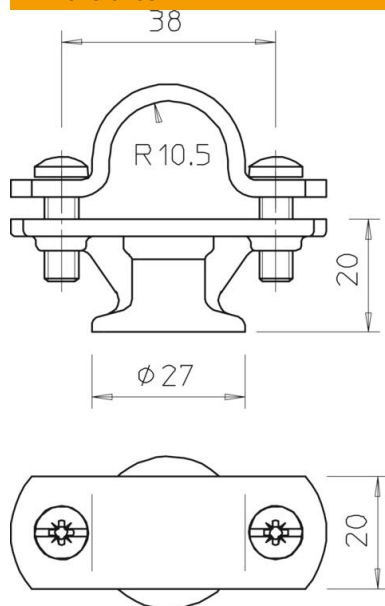

Longitud	56 mm
Ancho	20 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero con rosca M
Tipo de fijación de la barra	Con abrazadera atornillada
Rosca métrica	8
Ancho	Rd 20 mm
Conforme a ROHS	sí