


Ficha Técnica

Abrazadera para canalones para espesores de reborde de 15-22 mm FT

Referencia: 5316219

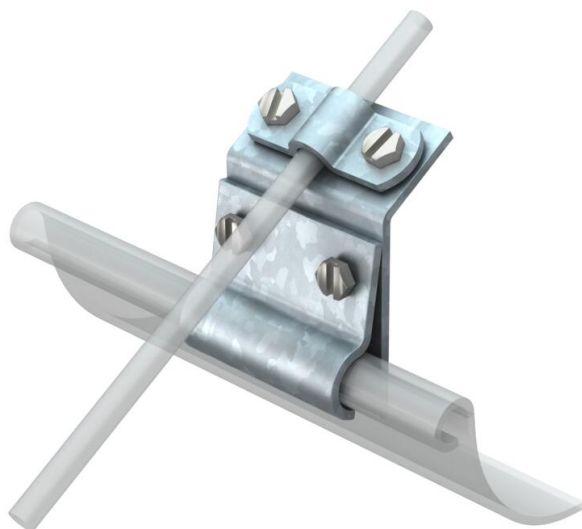

- Apropriado para espesores de reborde de 15 a 22 mm
- Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5316219
Tipo	262 A-DIN FT
Denominación 1	Abrazadera para canalones
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	19,61 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4495 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera para canalones para espesores de reborde de 15-22 mm FT

Referencia: 5316219



Dimensiones

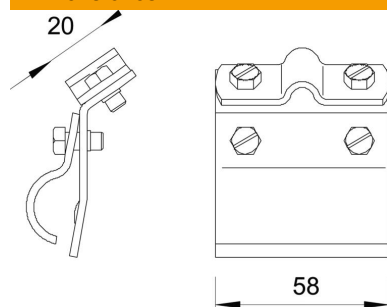

Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Abrazadera de canalón
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Zona de sujeción máx.	22 mm
Zona de sujeción mín.	15 mm