

Ficha Técnica

Abrazadera para chapas, conducción de cables suelta Kalzip

Referencia: 5317512



- Para sistemas de junta alzada, conducción suelta de cables
- Autorización del fabricante otorgada mediante la empresa Kalzip
- Probado según la norma VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)



A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	5317512
Tipo	RSF 177 20 VA M8
Denominación 1	Abrazadera para chapas
Denominación 2	p/sujeción permanente, redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	13,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0842 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera para chapas, conducción de cables suelta Kal-
zip

Referencia: 5317512



Dimensiones

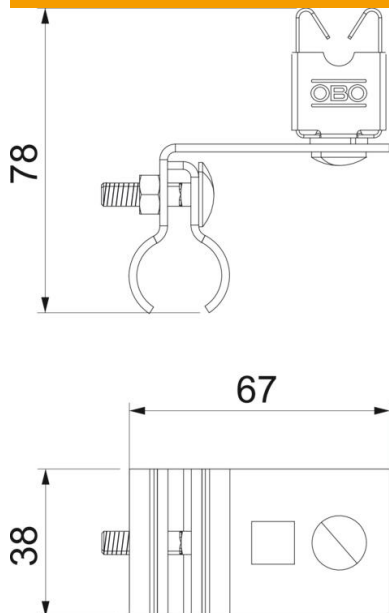

Longitud	67 mm
Ancho	38 mm
Altura	78 mm

Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Abrazadera para chapas
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Zona de sujeción mín.	8 mm