


Ficha Técnica

Pieza final

Referencia: 5320011

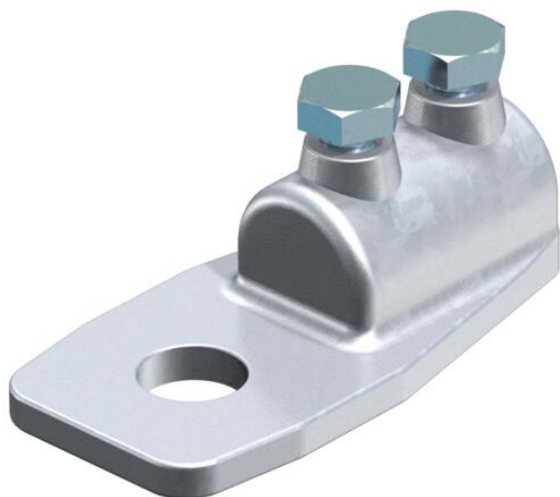

280/...: Terminal

- Para conductores redondos Rd 8-10
- Con orificio de fijación Ø 11 mm
- 2 tornillos hexagonales M6 x 12, tornillos de acero galvanizado en caliente o de VA
- Cuerpo de cinc colado a presión o de cinc colado a presión bañado en cobre

Zn Fundición a presión con zinc

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	5320011
Tipo	280 8-10
Denominación 1	Tapa final
Fabricante	OBO
Dimensión	60x30x20
Material	Cinc colado a presión
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	6,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2995 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pieza final

Referencia: 5320011



Dimensiones

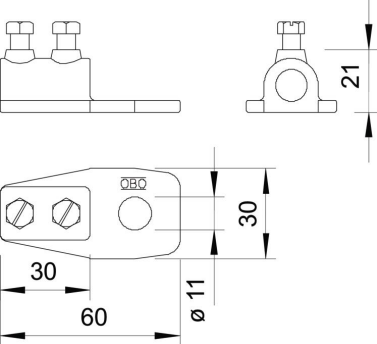

Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Pieza final
Orificio de sujeción	11 mm
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no