

Ficha Técnica

Cable de puenteo

Referencia: 5331008



- con terminales de cable de aluminio
- de cable de cobre flexible, aislado 16 mm²
- cubierta: negro, compuesto de caucho clorado EM5
- con 1 orificio de fijación Ø 10,5 mm
- con 2 orificios de fijación Ø 6,5 mm
- apto para uso exterior o interior
- rango de temperaturas -25°C - +80°C (en movimiento) y -40°C - +80°C (sin movimiento)
- resistente a los rayos UV




Cu Cobre

Datos maestros

Referencia	5331008
Tipo	853 200
Denominación 1	Cable de puenteo
Fabricante	OBO
Dimensión	200mm
Color	Negro
Material	Cobre
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	4,84 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones

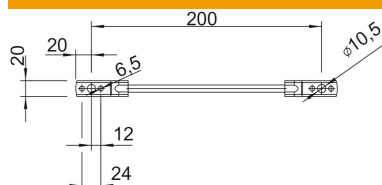

Longitud	200 mm
Medida L	200 mm

Ficha Técnica

Cable de puenteo

Referencia: 5331008



Datos técnicos

Tipo de accesorio	Cable de puenteo
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no