

Ficha Técnica

Pieza de conexión y pieza final A4

Referencia: 5334934




- Para la conexión en estructuras de acero o para atornillar en puntos fijos de toma de tierra
- Para conexiones: conductores redondos Rd 8-10 y planos FL 30 x 3,5
- 2 orificios de conexión de Ø 11 mm
- 1 orificio de conexión de medida D

A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5334934
Tipo	5011 VA M10
Denominación 1	Tapa final
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	6,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3945 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

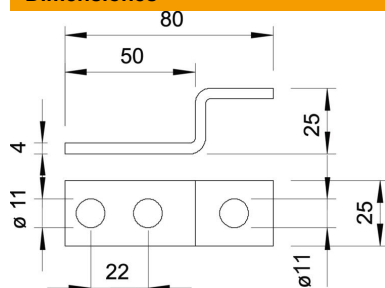

Medida d mín.	11 mm
---------------	-------

Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Otros
Tipo de conector	Pieza final
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / conductor plano FI 30
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no