

Ficha Técnica

Derivación isCon® Basic en negro

Referencia: 5408014



En el manual de instrucciones encontrará más información sobre el tendido del conductor isCon® Basic de OBO.

- Derivación aislada, resistente a la alta tensión
- Para cumplir la distancia de separación según IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Probado en referencia a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- Distancia de separación equivalente $se \leq 0,45$ m (aire) y $se \leq 0,90$ m (material de construcción sólido)
- Probado según IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Libre de halógenos
- Carga de fuego 3,3 kWh/m

Datos maestros

Referencia	5408014
Tipo	isCon BA 45 SW
Denominación 1	Derivación
Denominación 2	Bobina 100 metros
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20mm
Color	Negro
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Metro
Peso	57 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Derivación isCon® Basic en negro

Referencia: 5408014



Dimensiones

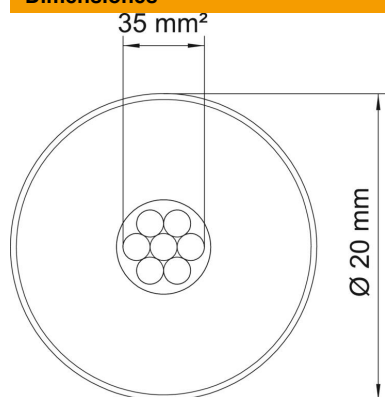

Datos técnicos

Número de alambres individuales	7
Versión aislada resistente a la alta tensión	sí
Anillo estándar (m aprox.)	100
Length tolerance ±	5 %
Sección transversal	35 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Propiedades del material	Otros
Revestimiento de material	EVA
Distancia de separación equivalente s(e)/m (en aire)	0,45