

Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN
Referencia: 5408024



Montaje atornillable de la conexión para el conductor isCon®
Conexión y tendido del conductor en punta captadora aislada
Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)



A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	5408024
Tipo	isCon IN connect
Denominación 1	Elemento de conexión
Denominación 2	p/ cable isCon conex. Interna
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	26,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2871 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408024



Dimensiones

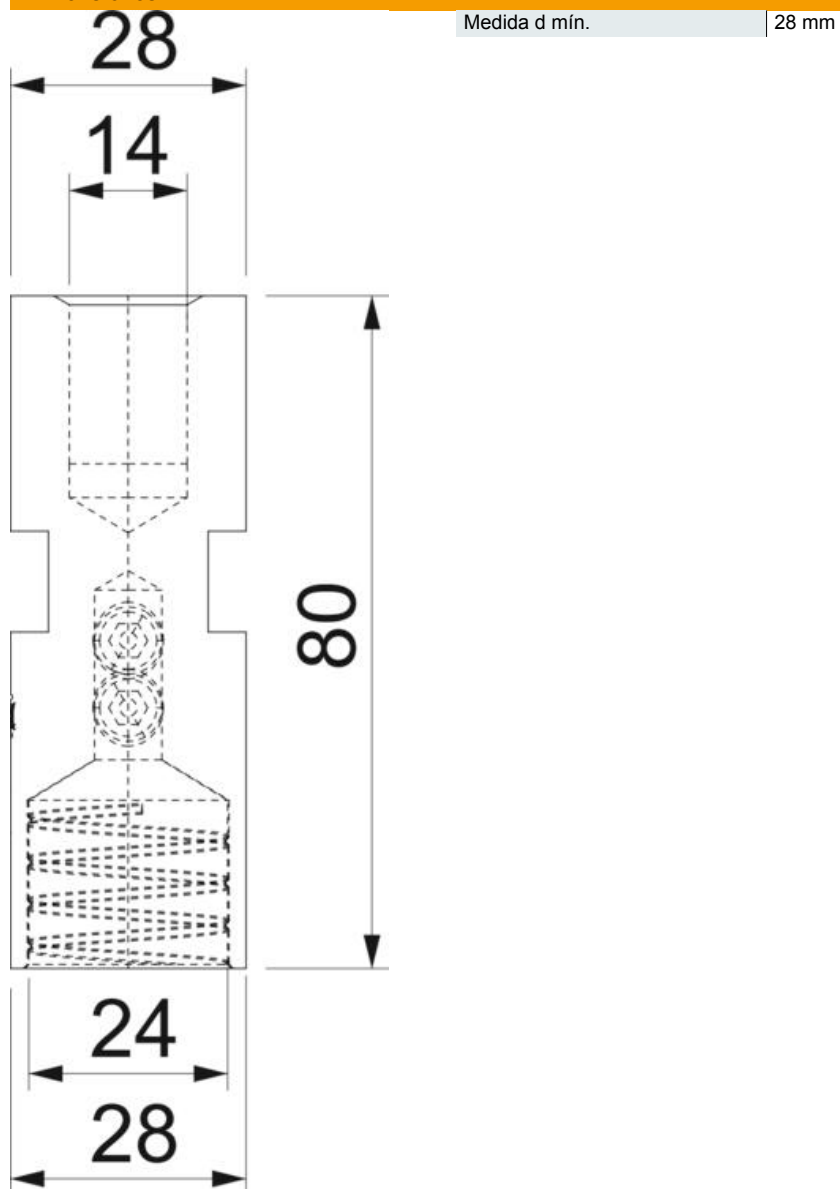

Datos técnicos

Conducción de corriente de rayo	H1/150 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	23 mm
Conforme a ROHS	sí
Zona de sujeción máx.	23 mm