

Ficha Técnica

Punta captadora

Referencia: 5408458



- Para colocar en la pieza final tipo 101 IES
- Con rosca M10

Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	5408458
Tipo	101 ISP M10
Denominación 1	Punta de captura
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	10 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2954 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Punta captadora

Referencia: 5408458



Dimensiones

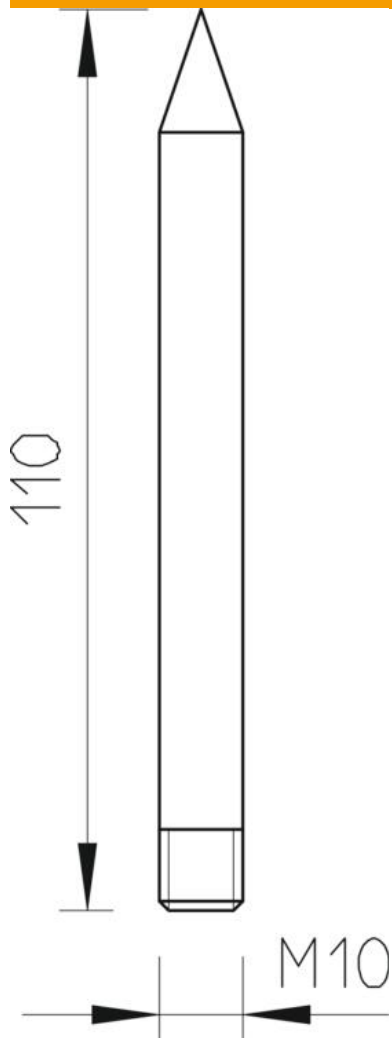

Longitud	110 mm
Medida L	110 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Conforme a ROHS	sí