


Ficha Técnica

Conexión articulada

Referencia: 5408504

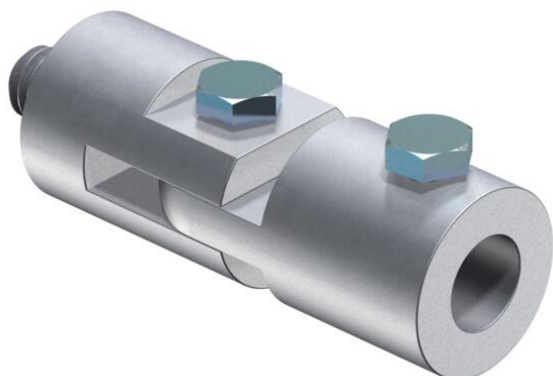

- Conexión articulada para el montaje sobre bases de hormigón
- Con rosca M16 en tejados inclinados
- Incl. tornillos M10.

Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	5408504
Tipo	101 IAG
Denominación 1	Conexión articulada
Fabricante	OBO
Dimensión	M16
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	40 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,7551 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conexión articulada

Referencia: 5408504



Dimensiones

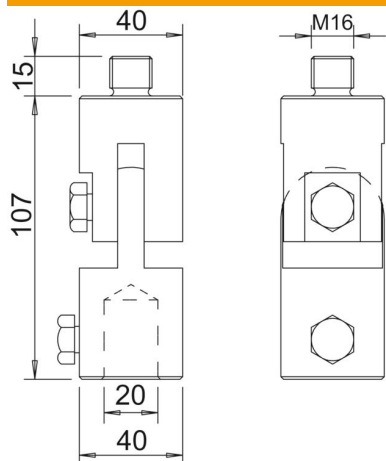

Longitud	107 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida d Ø	20 mm
Medida L	107 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
----------	--------------------