


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 50 G

Referencia: 6005535

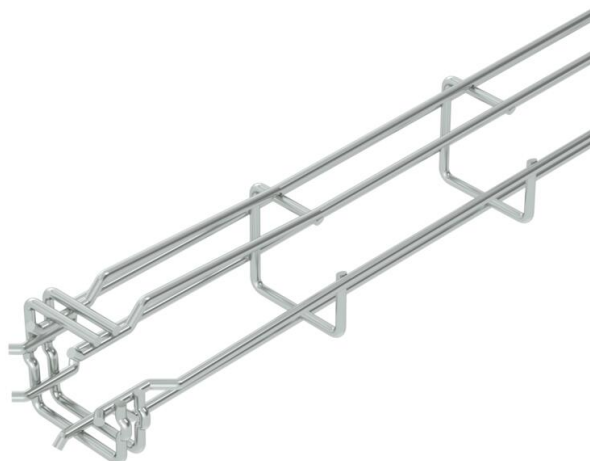

Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.



St

Acero

G

electrozincado

Datos maestros

Referencia	6005535
Tipo	G-GRM 50 50 G
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	67,067 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2649 kg CO2e / 1 Metro

 
Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 50 G

Referencia: 6005535



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Ancho	1,97 in
Altura	50 mm
Altura	1,97 in
Medida A	38 mm
Medida B	55 mm
Medida C	33 mm
Medida H	55 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	17 cm²
Sección efectiva	1700 mm²
Forma de perfil	Forma G
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portables	Fijación a presión