


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A4

Referencia: 6005568

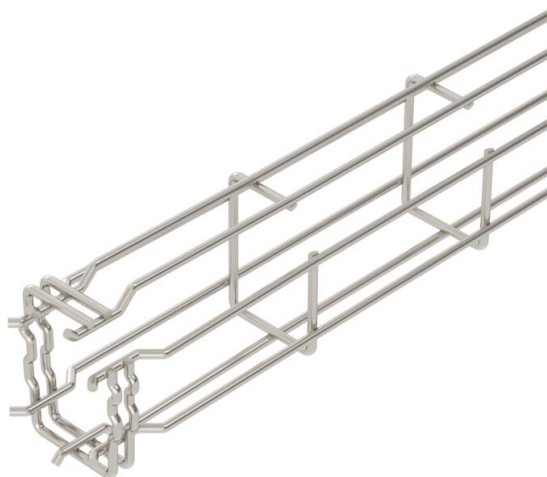

Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6005568
Tipo	G-GRM 75 50 A4
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	75x50x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	79,467 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,0827 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A4


Referencia: 6005568



Dimensiones

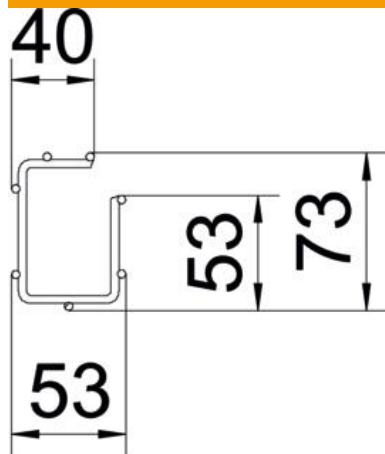

Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Ancho	1,97 in
Altura	75 mm
Altura	2,95 in
Medida A	53 mm
Medida B	53 mm
Medida C	38 mm
Medida H	73 mm

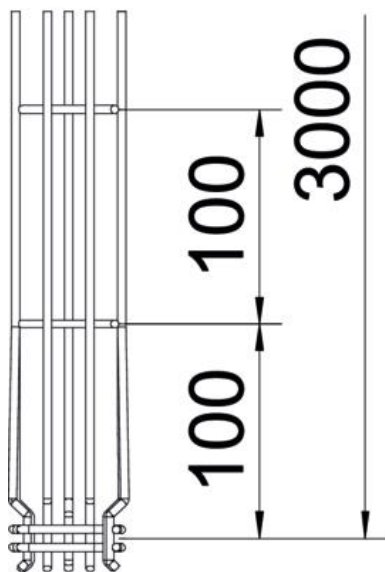

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A4

Referencia: 6005568



Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	22 cm²
Sección efectiva	2200 mm²
Forma de perfil	Forma G
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portables	Fijación a presión