

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT

Referencia: 6007201



Perfil MS4022 para utilizar como peldaño en bandejas de escalera reforzadas.
Carga máxima de Peldaño 175 kg.
La abrazadera sobre perfil adecuada es del tipo 2056U.



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6007201
Tipo	MS4022P0192FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	como peldaño
Fabricante	OBO
Dimensión	192x40x22,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	30,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6356 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT


Referencia: 6007201



Dimensiones

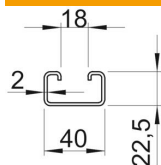

Dimensiones An x Al	40x22,5 mm
Longitud	192 mm
Ancho	40 mm
Altura	22,5 mm

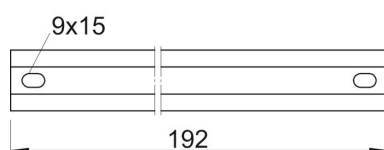

Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Grosor del material	2 mm
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	18 mm