


Ficha Técnica

Peldaño WSK 40

Referencia: 6008054

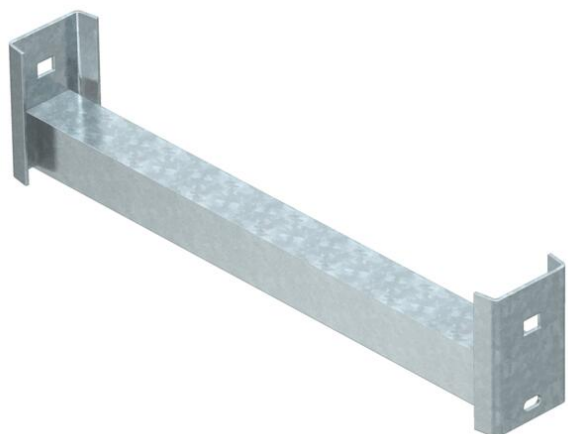

Peldaño de perfil en ángulo para la utilización en bandejas de escalera verticales para cargas pesadas y en perfil IS 8.
La carga máxima de los peldaños es de 250 kg.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6008054
Tipo	WSK 40 50 FT
Denominación 1	Peldaño en ángulo
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B454mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	147 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,4059 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Peldaño WSK 40

Referencia: 6008054



Dimensiones

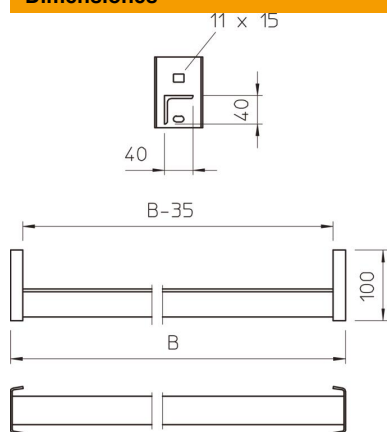

Dimensiones An x Al	40 x 40 mm
Longitud	454 mm
Ancho	454 mm
Altura	100 mm

Datos técnicos

Grosor del material	4 mm
Conforme a ROHS	sí