

Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical SLL 60 para cargas medias, 6 m FT

Referencia: 6010630



Bandeja de escalera vertical con 60 mm de ala con peldaños de perfil en C remachados y abiertos hacia arriba.
La fijación en la pared se realiza directamente o con ángulo de pared WB 30/75.
La medida de la ranura del peldaño es de 18 mm; la abrazadera sobre perfil adecuada es 2056U.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6010630
Tipo	SLL 620 CPS 4 FT
Denominación 1	Band. de esc. p/ pesos medios
Denominación 2	con peldaño CPS
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	291,933 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,4451 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical SLL 60 para cargas medias, 6 m FT

Referencia: 6010630



Dimensiones

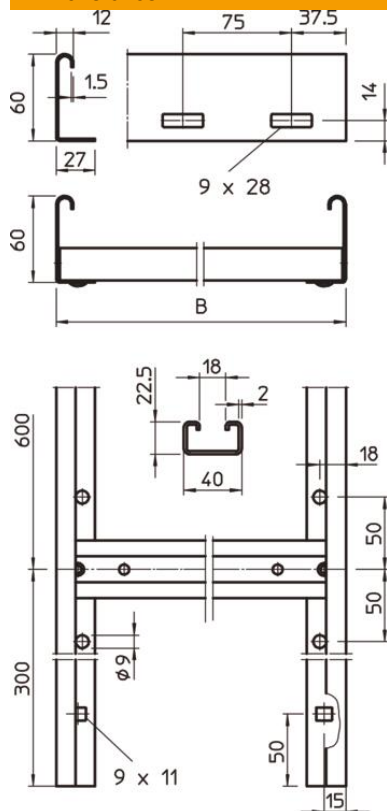

Longitud	6.000 mm
Ancho	200 mm
Altura	60 mm
Medida B	200 mm
Medida de la ranura del peldaño	18,00

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	Perfil plano
Modelo de peldaños	Perfil perforado
Mantenimiento de función	no
Sección efectiva	76 cm²
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	600 mm
Espesor	1,5 mm