

Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m C40

Referencia: 6013384



Bandeja de escalera vertical de ala 80 mm con peldaños atornillados.
La bandeja de escalera vertical no se suministra montada.
La abrazadera semirredonda adecuada es del tipo 2056U.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6013384
Tipo	SLS 80 C40 2 FT
Denominación 1	Escalera vertical p/ industria
Denominación 2	con peldaño C40
Fabricante	OBO
Dimensión	200x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	1277,167 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	27,3115 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m C40

Referencia: 6013384



Dimensiones

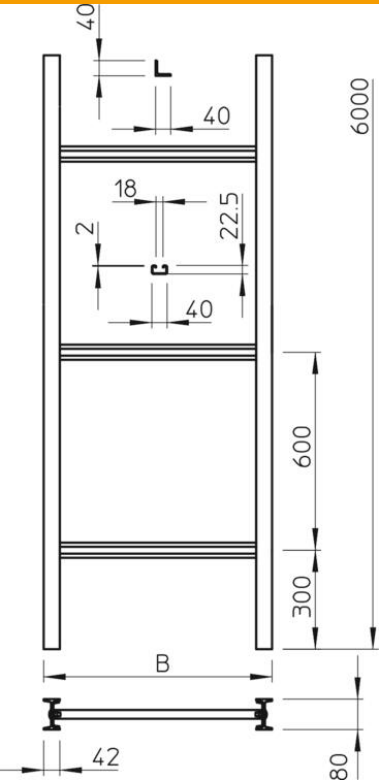

Longitud	6.000 mm
Ancho	200 mm
Altura	80 mm
Medida B	200 mm
Medida de la ranura del peldaño	18,00

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	Perfil en I
Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Mantenimiento de función	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	600 mm