

Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m W40

Referencia: 6013856



Bandeja de escalera vertical de ala 80 mm con peldaños atornillados.
La bandeja de escalera vertical no se suministra montada.
La abrazadera semirredonda adecuada es del tipo 2056W.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6013856
Tipo	SLS 80 W40 5 FT
Denominación 1	Escalera vertical p/ industria
Denominación 2	con peldaño W 40
Fabricante	OBO
Dimensión	500x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	1414,833 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	30,9614 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m W40

Referencia: 6013856



Dimensiones

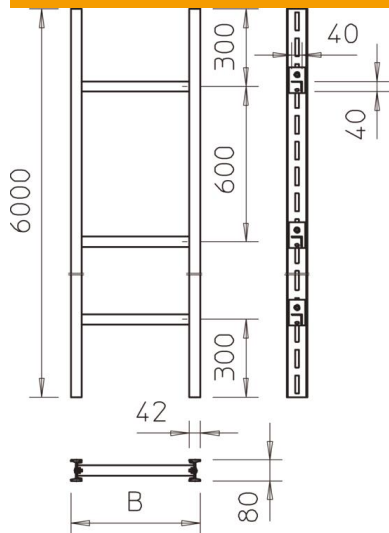

Longitud	6.000 mm
Ancho	500 mm
Altura	80 mm
Medida B	500 mm

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	Perfil en I
Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Mantenimiento de función	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	600 mm