

Ficha Técnica

Soporte de pared, horizontal

Referencia: 6016411



Soporte de pared para la fijación horizontal a pared de bandejas de rejilla C.
Fijación sin tornillos de la bandeja de rejilla sobre el soporte de pared.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6016411
Tipo	WBH CGR50 A2
Denominación 1	Sujeción a pared horizontal
Denominación 2	para bandeja de rejilla C
Fabricante	OBO
Dimensión	H65mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	8,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6536 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de pared, horizontal

Referencia: 6016411



Dimensiones

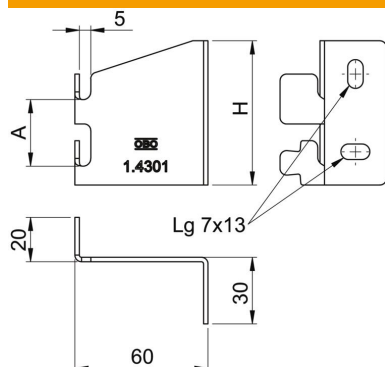

Tamaño	48x65x60
Longitud	48 mm
Ancho	65 mm
Ancho	2,56 in
Altura	60 mm
Altura	2,36 in
Medida A	30 mm
Medida H	65 mm

Datos técnicos

Grosor del material	2 mm
Conforme a ROHS	sí