

Ficha Técnica

Sujeción a pared, vertical

Referencia: 6016415



Soporte de pared para la fijación vertical a pared de bandejas de rejilla C.
Fijación sin tornillos de la bandeja de rejilla sobre el soporte de pared.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6016415
Tipo	WBV CGR50 A2
Denominación 1	Sujeción a pared vertical
Denominación 2	para bandeja de rejilla C
Fabricante	OBO
Dimensión	H110mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	16 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0482 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Sujeción a pared, vertical

Referencia: 6016415



Dimensiones

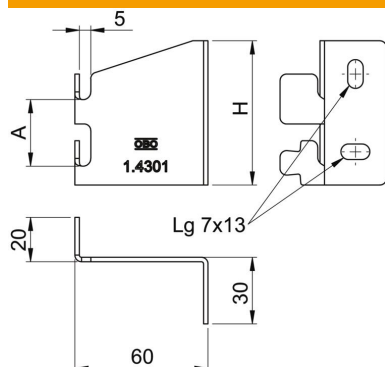

Tamaño	48x110x60
Longitud	48 mm
Ancho	110 mm
Ancho	4,33 in
Altura	60 mm
Altura	2,36 in
Medida A	75 mm
Medida H	110 mm

Datos técnicos

Grosor del material	2 mm
Conforme a ROHS	sí