


Ficha Técnica

Soporte de pared para bandeja de rejilla GRM 35x50 A4

Referencia: 6016445



Soporte de pared para la fijación a pared de bandejas de rejilla GRM 35 50.

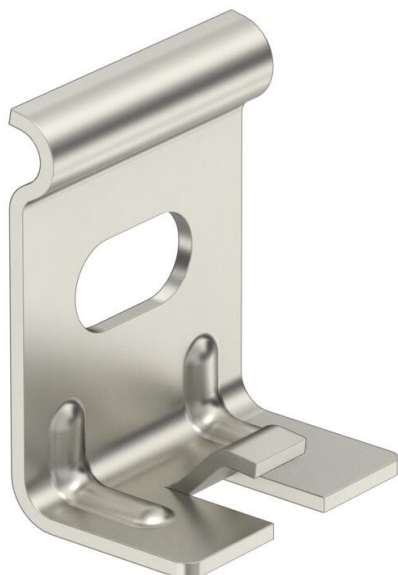

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6016445
Tipo	WH GRM35 A4
Denominación 1	Soporte de pared
Denominación 2	para GRM 35 50
Fabricante	OBO
Dimensión	35x50
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,95 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1333 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de pared para bandeja de rejilla GRM 35x50 A4

Referencia: 6016445



Dimensiones

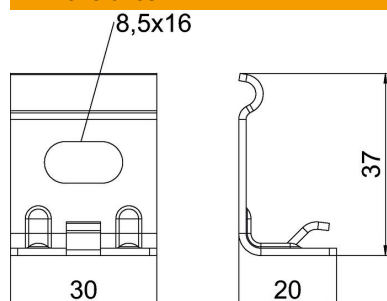

Tamaño	20x30x37
Longitud	20 mm
Ancho	30 mm
Ancho	1,18 in
Altura	37 mm
Altura	1,46 in

Datos técnicos

Grosor del material	1,5 mm
Conforme a ROHS	sí