

Ficha Técnica

Apoyo simétrico, travesaño 100

Referencia: 6044400



Travesaño del apoyo simétrico para el sistema BKRS, adecuado para parte inferior, tipo BSSU 190 1010. Se puede utilizar para bandejas portacables transitables, ancho de 100 mm. Con pasajes roscados para el montaje sin virutas de bandejas portacables. Fijación en parte inferior con 4x tornillo de cabeza avellanada FKS M6. El material de fijación se debe pedir por separado.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6044400
Tipo	BSST 100 FS
Denominación 1	Soporte de suelo simétrico
Denominación 2	Travesaño, ancho 100 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5745 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Apoyo simétrico, travesaño 100

Referencia: 6044400



Dimensiones

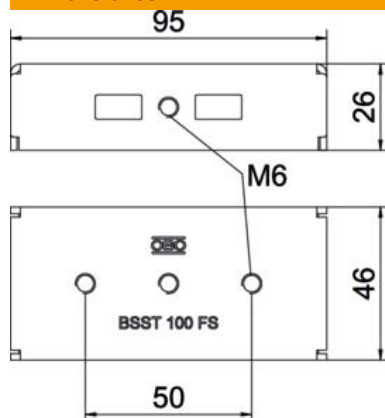

Longitud	46 mm
Ancho	95 mm
Altura	26 mm
Medida B	95 mm
Medida L	50 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx.	100 mm
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín.	100 mm
Apropiado para anchura de las bandejas	100 mm
Fijación de bandejas	Atornillable
Acero inoxidable, barnizado	no