

Ficha Técnica

Soporte de tapa para bandejas portacables transitables

Referencia: 6049244



Soporte de tapa para sistema de bandejas portacables transitables BKRS, para el soporte adicional de tapas. Con bordes redondeados para proteger los cables en el cableado.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6049244
Tipo	DSTK 100 FS
Denominación 1	Soporte de tapa, protección
Denominación 2	lateral ala de 110 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	96x43x42
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	11,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3996 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de tapa para bandejas portacables transitables

Referencia: 6049244



Dimensiones

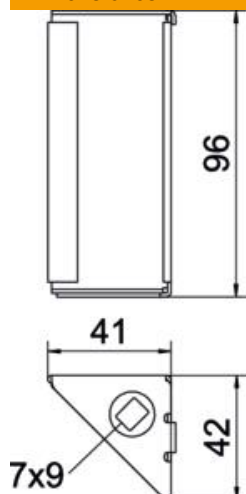

Longitud	41 mm
Ancho	42 mm
Altura	100 mm
Medida L	96 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para formas de perfil	Otros
Diámetro del agujero	15 mm
Grosor del material	1,25 mm
Con accesorios de tornillería	no
Forma de perfil	Otros
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no