


Ficha Técnica

Tapa ciega A2

Referencia: 6052821



Tapa sin perforar para bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.

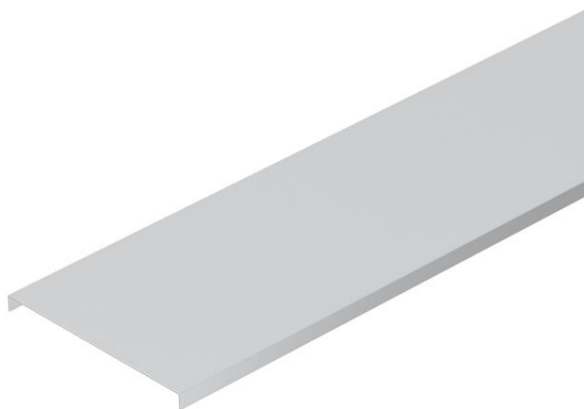

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6052821
Tipo	DRLU 050 A2
Denominación 1	Tapa no perforada
Denominación 2	p/band.portac.y band.de esc.
Fabricante	OBO
Dimensión	50x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	59,767 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,8362 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa ciega A2

Referencia: 6052821



Dimensiones

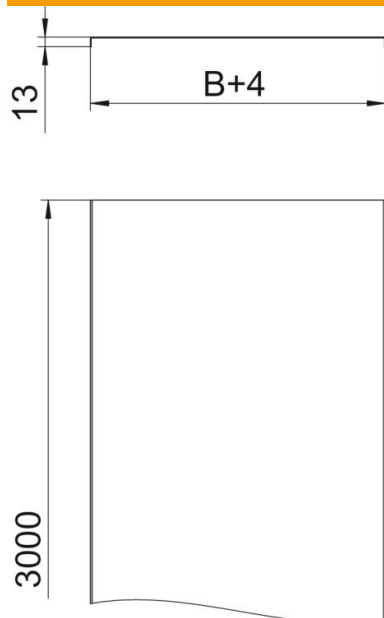

Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Ancho	2 in
Altura	35 mm
Espesor de chapa	0,04 in
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	50 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Grapa para tapa
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no