


Ficha Técnica

Tapa ciega A4

Referencia: 6052994



Tapa sin perforar para cubiertas de bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.

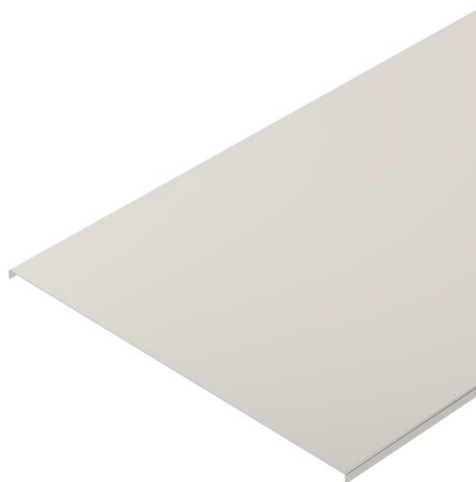

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6052994
Tipo	DRLU 300 A4
Denominación 1	Tapa no perforada
Denominación 2	p/band.Portac.y band.de esc.
Fabricante	OBO
Dimensión	300x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	256 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	14,5006 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa ciega A4

Referencia: 6052994



Dimensiones

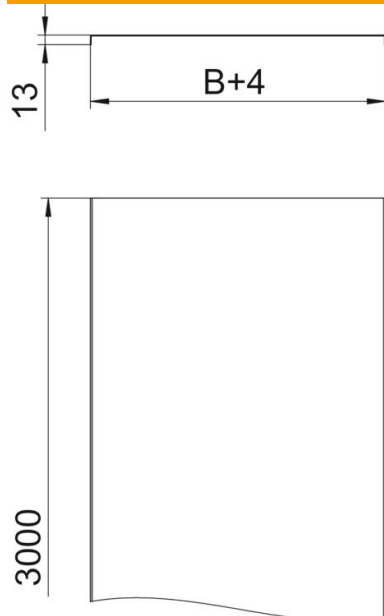

Longitud	3.000 mm
Ancho	300 mm
Ancho	12 in
Altura	13 mm
Espesor de chapa	0,04 in
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	300 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Grapa para tapa
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no