

Ficha Técnica

Conector roscado A2

Referencia: 6066244



Unión recta para la conexión recta de bandejas portacables según ingeniería naval y piezas preformadas de ala 15 mm.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6066244
Tipo	MKR SV A2
Denominación 1	Unión para tornillos
Denominación 2	p/band.chapa norma marina
Fabricante	OBO
Dimensión	16x29x60
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	5,485 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4259 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector roscado A2

Referencia: 6066244



Dimensiones

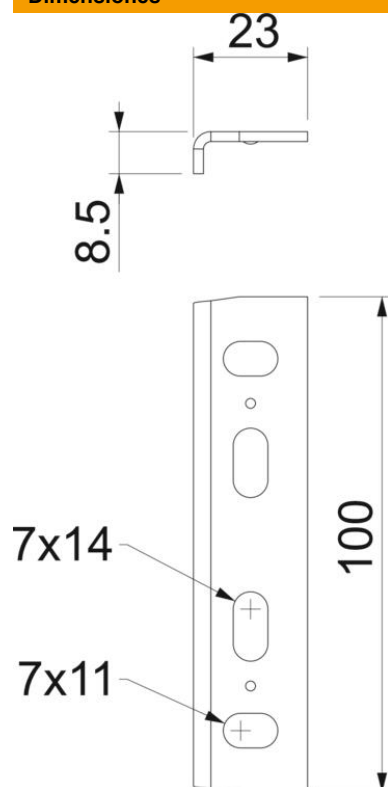

Longitud	100 mm
Ancho	23 mm
Altura	8,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	15 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado