

Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta FT

Referencia: 6066585



Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños AZ.
Con 2 uniones en ángulo pueden crearse una unión regulable.



St

Acero


FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6066585
Tipo	VF AZK OS FT
Denominación 1	Unión en ángulo y recta
Denominación 2	para canal AZ, sin tornillos
Fabricante	OBO
Dimensión	45x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1231 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

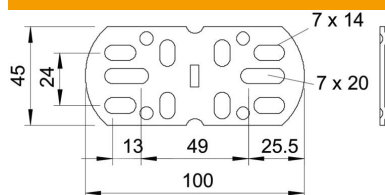

Ancho	100 mm
Altura	45 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta FT

Referencia: 6066585



Datos técnicos

Versión	Unión recta y curva
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	50 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado