


Ficha Técnica

Unión articulada A2

Referencia: 6066933

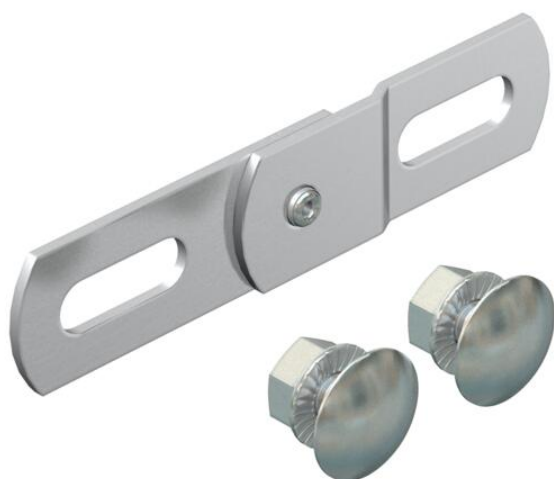

Unión articulada para conectores en ángulo vertical de sistemas BKK.
Incluido el material de fijación.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6066933
Tipo	SV A2
Denominación 1	Unión articulada
Denominación 2	para sistema BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	19x88
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2188 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión articulada A2

Referencia: 6066933



Dimensiones

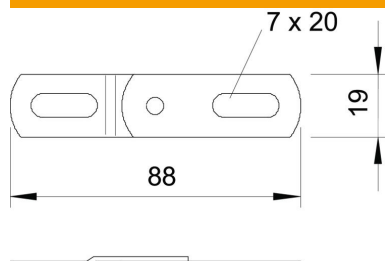

Tamaño	88 x 19
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado